


E12493



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

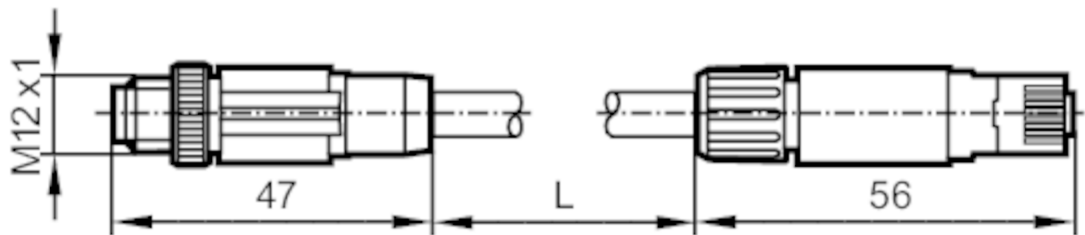

アプリケーション		
特長		シールドケーブル
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション		クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67, IP 20, (M12 プラグ / RJ45 プラグ)
機械的仕様		
重量	[g]	1364.5
材質		TPU / PA
外装材質		PA / TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

電気接続 - プラグ M12


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, シールド, 2 x 2 x 0.38 mm²

接続

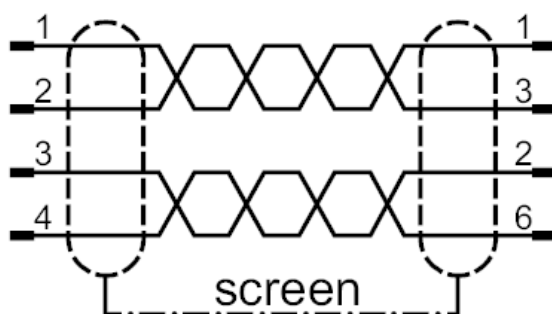

電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU

