


E12500



プラグ 芯線接続可能
SSTGH040ZDSFKG

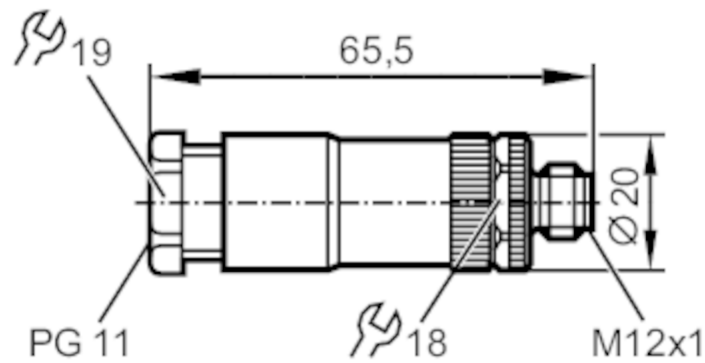

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、金メッキ接点
仕様		電源ケーブル、Tコード
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 60
最大負荷電流 (合計)	[A]	12, (導体端子1.5 mm ² の場合)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	25.7
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 65.5
外装材質		PA
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
シーリング材		NBR
備考		
梱包数		1 個

E12500



プラグ 芯線接続可能

SSTGH040ZDSFKG

電気接続

ネジ端子: 0.75~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 8~10 mm

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: PA, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, シーリング(パッキン): NBR
, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.4 Nm



接続

