
E12505

コネクタ(ソケット)

ADOAH120ZDS0010H12



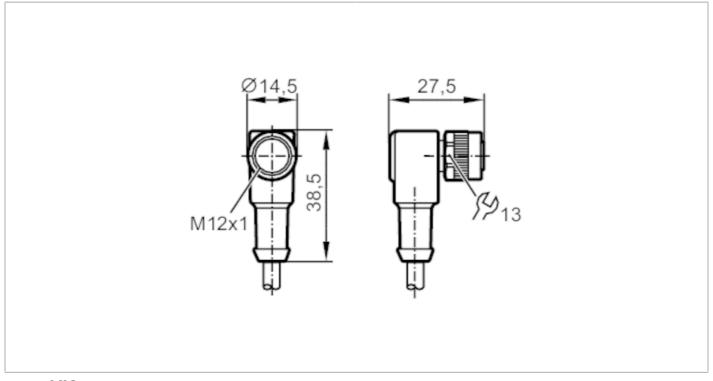

C€ CK

アプリケーション				
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性		
シリコンフリー			有	
電気的仕様				
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 30		
保護クラス		II		
最大負荷電流(合計)	[A]	1.5		
使用環境条件				
使用周囲温度	[°C]	-25~90		
保護構造		IP 67		
機械的仕様				
重量	[g]	623.5		
材質		PUR		
外装材質		PUR		
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト,ニッケルメッキ		
耐摺動屈曲性		有		
耐摺動屈曲性		曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径	
		移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²	
		曲げサイクル	> 2 Mio.	
		耐捻回性	360 °/m	
備考				
梱包数		1 個		

E12505

コネクタ(ソケット)

ADOAH120ZDS0010H12



電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.6 mm, 12 x 0.25 mm²

電気接続・ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続

_ 1	BN
2	BU
3	WH
<u>4</u>	GN
5	PK
6	YE
7	BK
38	GY
9	RD
2 ¹⁰	VT
2 ¹¹	GY/PK
<u>12</u>	RD/BU
_	

芯線色: BK = 黒 BN = 茶 BU = 青 GN = 緑 GY = 灰 GY/PK = 灰/桃 PK = 桃 RD = 赤 VT = 紫 WH = 白 YE = 黄色 RD/BU = 赤/青