


E12510



コネクタ(プラグ)

ASTGN040ZDS0002L04

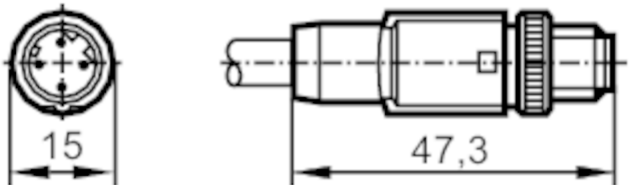

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	151.5
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12510



コネクタ(プラグ)

ASTGN040ZDS0002L04

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, 4 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



接続

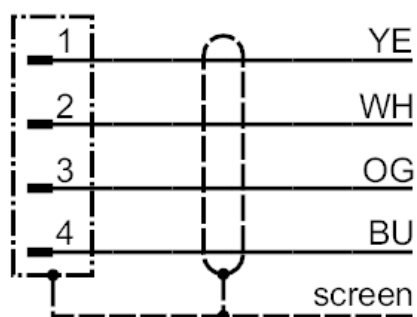

芯線色:
BU = 青
OG = オレンジ色
WH = 白
YE = 黄色