


# E12512

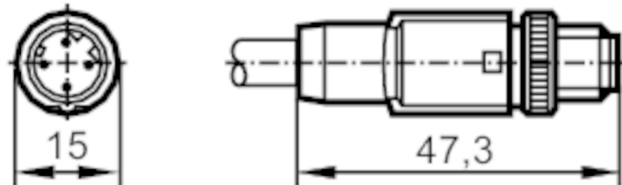

コネクタ (プラグ)

ASTGH040ZDS0010H04



## アプリケーション

特性	金メッキ処理
仕様	Ethernetケーブル, Dコード

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 250
最大開閉電流容量 (トータル)、 最大負荷電流 (合計) [A]	4

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~70
保護構造	IP 67

## 機械的仕様

重量、重さ [g]	686
寸法図 [mm]	15 x 15 x 47.3
材質	TPU
ロックリング材質	亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----

## 電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## 電気接続 - プラグ

コネクタ形式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, ロック、ロック機能、ロックリング: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 接点、お問い合わせ、コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

# E12512




コネクタ (プラグ)

ASTGH040ZDS0010H04



## 接続

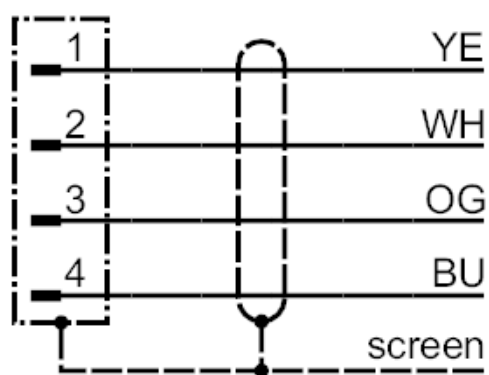

芯線色：

BU = 青  
OG = オレンジ色  
WH = 白  
YE = 黄色