


E12513

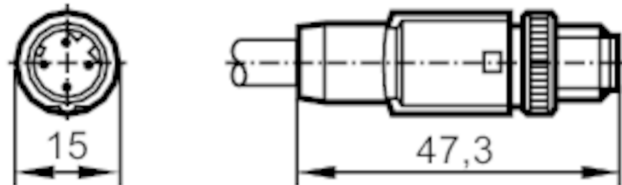

コネクタ (プラグ)

ASTGH040ZDS0020H04



アプリケーション

特性	金メッキ処理
仕様	Ethernetケーブル, Dコード

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大開閉電流容量 (トータル)、 最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~70
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量、重さ	[g]	1380.5
寸法図	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, 4 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ形式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, ロック、ロック機能、ロックリング: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 接点、お問い合わせ、コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

E12513




コネクタ (プラグ)

ASTGH040ZDS0020H04



接続

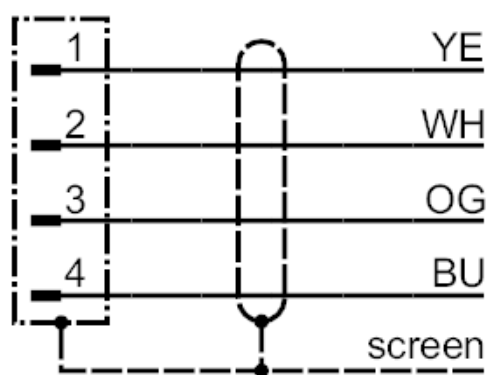

芯線色：

BU = 青
OG = オレンジ色
WH = 白
YE = 黄色