


E12539



ダンピング用マグネット

MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE

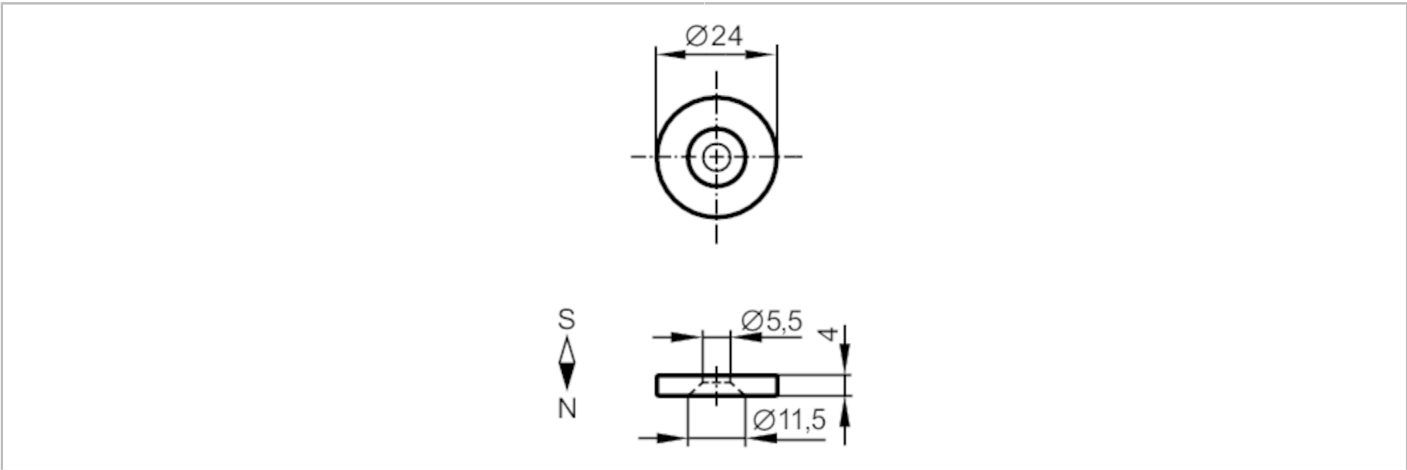

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～80
機械的仕様		
重量	[g]	13
外形寸法	[mm]	$\varnothing 24 / L = 4$
材質		ネオジム
磁束密度	[mT]	240
備考		
梱包数		1 個