


E12540



ダンピング用マグネット

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6

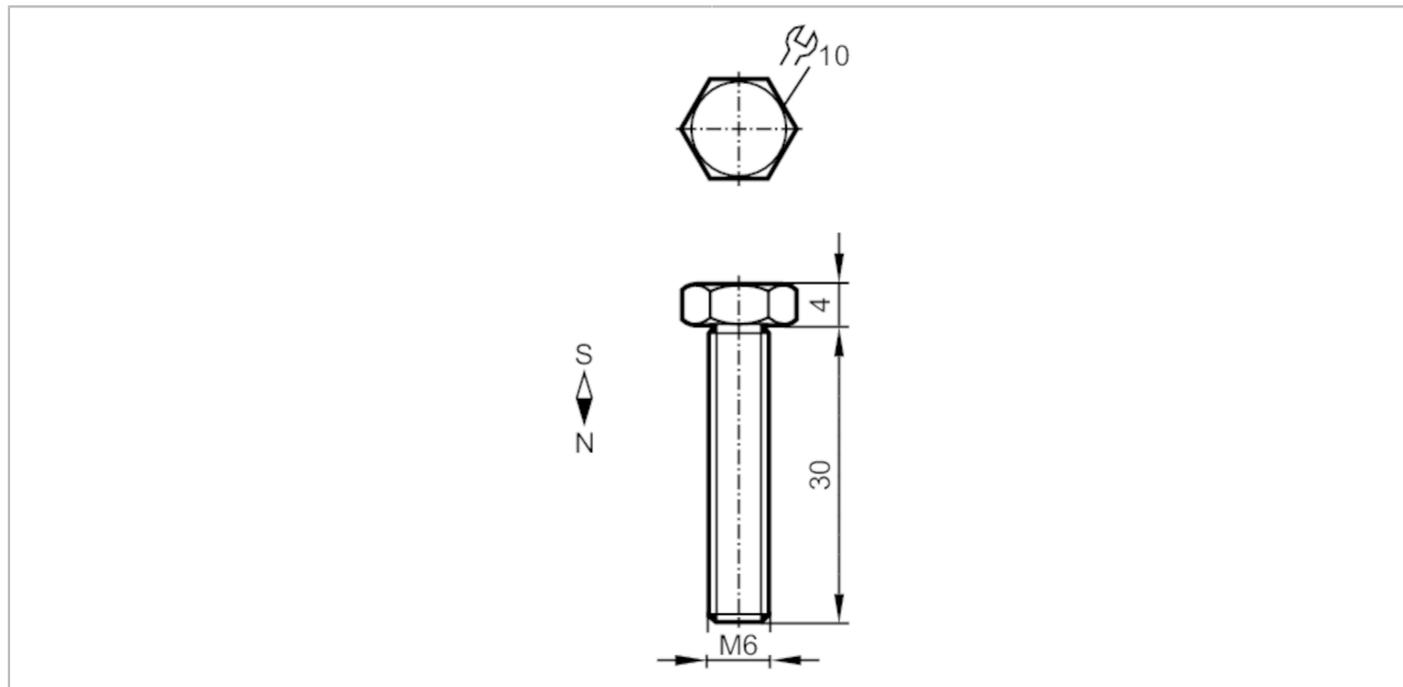

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~80
機械的仕様		
重量	[g]	8.9
外形寸法	[mm]	M6 / L = 33.5
ねじ規格		M6
材質		ネオジム 亜鉛メッキ
磁束密度	[mT]	220
備考		
梱包数		1 個