


E12541



ダンピング用マグネット

MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4

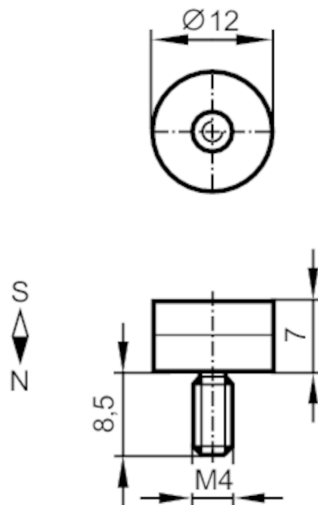

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～80
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	5.2
外形寸法	[mm]	Ø 12 / L = 7.5
材質		ネオジム, 樹脂外装
磁束密度	[mT]	280

備考

梱包数	1 個
-----	-----