


E12548



Y型接続ケーブル

YDOGS030PLS0005H03

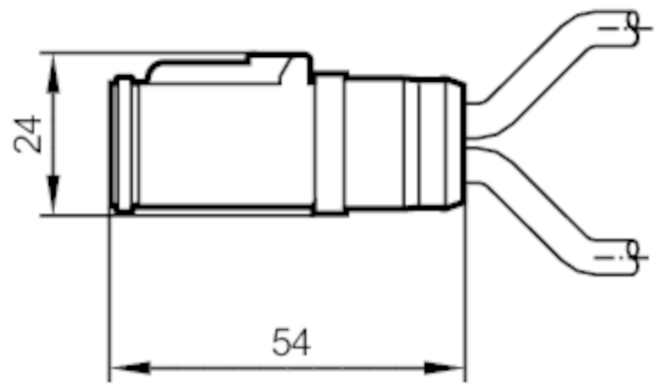

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 8～32
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20～85
保護構造	IP 67, (適合コネクタ差込み時)	
機械的仕様		
重量	[g]	277.799
外形寸法	[mm]	24 x 24 x 54
材質	PA	
スプリッタボックスポート点数	2	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	

E12548



Y型接続ケーブル

YDOGS030PLS0005H03

電気接続 - 1-2-3

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - 4-5-6

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コンタクト: ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = 黒
BN = 茶
RD = 赤

芯線色:

黒
茶
赤