


# E12550

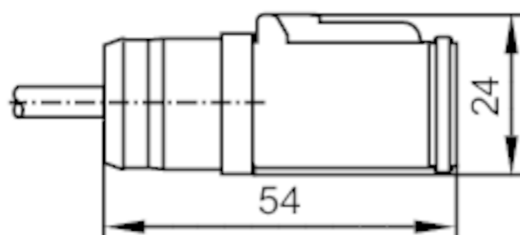

コネクタ(ソケット)

ADOGS020PLS0002H02



## アプリケーション

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 特長      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性 |
| シリコンフリー | 有                        |

## 電氣的仕様

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | DC 8~32 |
| 保護クラス       |     | III     |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4       |

## 使用環境条件

|              |      |                     |
|--------------|------|---------------------|
| 使用周囲温度       | [°C] | -40~85              |
| 使用周囲温度 (可動部) | [°C] | -20~85              |
| 保護構造         |      | IP 67, (適合コネクタ差込み時) |

## 機械的仕様

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 重量     | [g]    | 89.5                                            |
| 材質     |        | PA                                              |
| 外装材質   |        | PA                                              |
| 耐摺動屈曲性 |        | 有                                               |
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 5 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

# E12550



コネクタ(ソケット)


ADOGS020PLS0002H02

## 電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 2 x 0.50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0.15 mm )

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: ニッケルメッキ

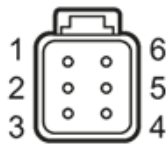

## 接続

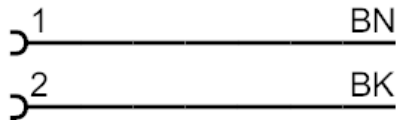

BK =                      芯線色 :  
BN =                      黒  
                             茶