


E12551



コネクタ(ソケット)

ADOGS020PLS0005H02

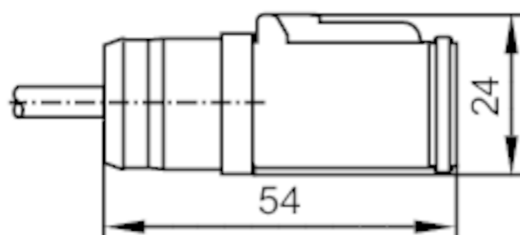

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8~32
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-20~85
保護構造		IP 67, (適合コネクタ差込み時)

機械的仕様

重量	[g]	186.7
材質		PA
外装材質		PA
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E12551



コネクタ(ソケット)


ADOGS020PLS0005H02

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: ニッケルメッキ

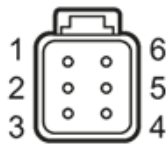

接続

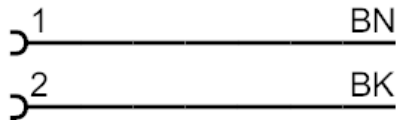

BK = 芯線色 :
BN = 黒
 茶