


E12554



Y型接続ケーブル

YDOGS040PLS0005H02

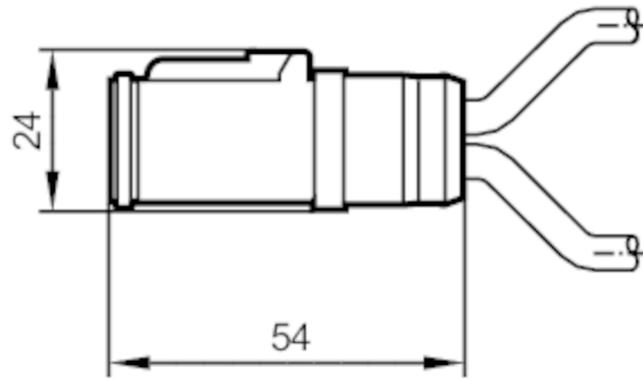

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 8~32
保護クラス	III
最大負荷電流 (合計) [A]	4

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~85
使用周囲温度 (可動部) [°C]	-20~85
保護構造	IP 67, (適合コネクタ差込み時)

機械的仕様

重量 [g]	346.8
外形寸法 [mm]	24 x 24 x 54
材質	PA
スプリッタボックスポート点数	2
耐摺動屈曲性	有
耐摺動屈曲性	曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
	移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル > 5 Mio.
	耐捻回性 ± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E12554



Y型接続ケーブル

YDOGS040PLS0005H02

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コンタクト: ニッケルメッキ



接続

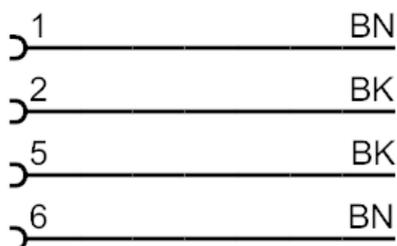

BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶