


E12557



中間ケーブル

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

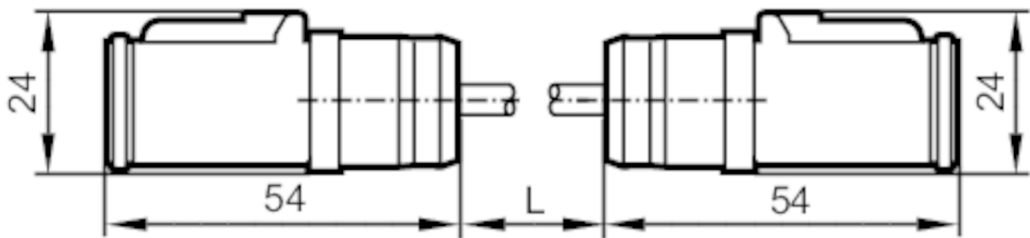

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12~24
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-30~70
保護構造		IP 67, (適合コネクタ差込み時)
機械的仕様		
重量	[g]	173.7
外装材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E12557



中間ケーブル

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 6.4 mm, 捻り形, $2 \times 0.50 \text{ mm}^2$ (28 x 0.15 mm) + $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (52 x 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x DEUTSCHコネクタ, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: ニッケルメッキ



接続

