


# E12566



## AMPコネクタケーブル

ADOGX060--A005E06

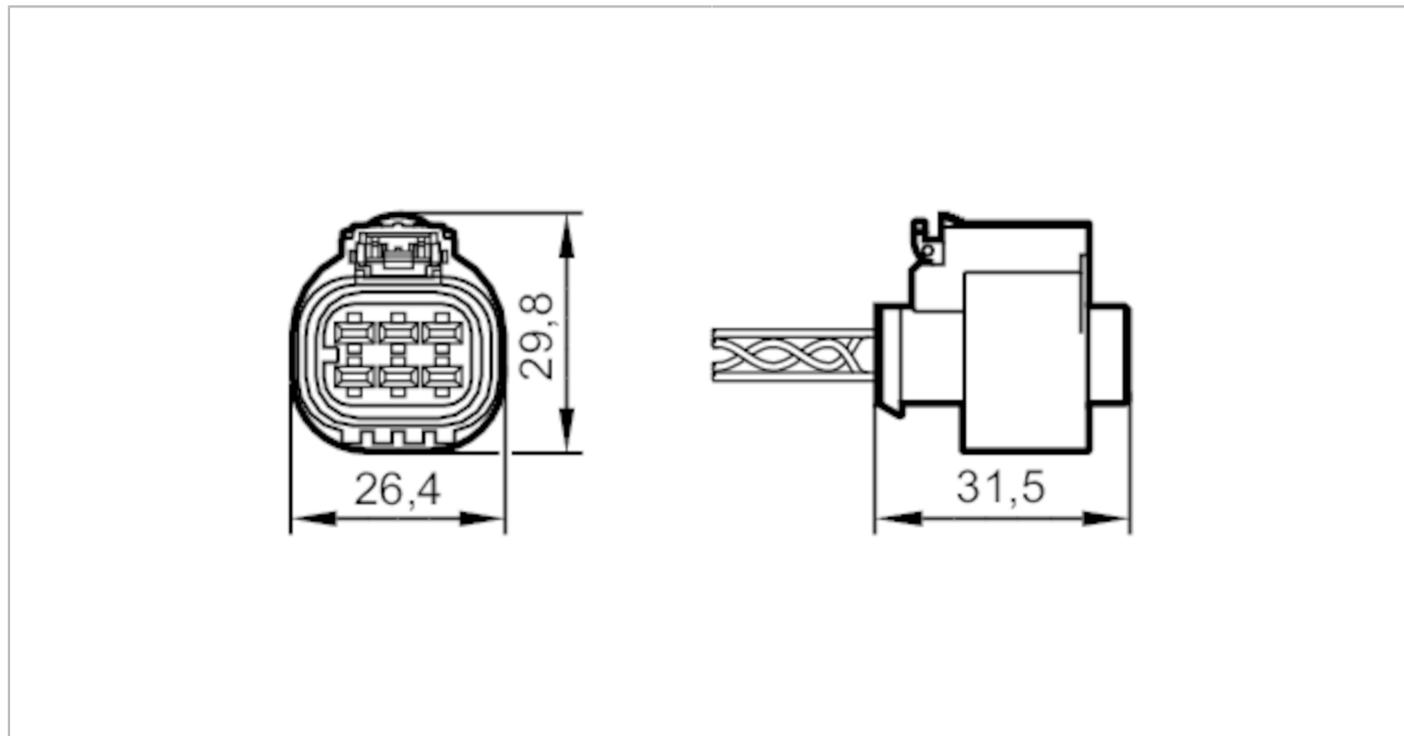

### 電氣的仕様

|              |      |                     |
|--------------|------|---------------------|
| 使用電源電圧範囲     | [V]  | DC 12~24            |
| 使用環境条件       |      |                     |
| 使用周囲温度       | [°C] | -40~100             |
| 使用周囲温度 (可動部) | [°C] | -40~100             |
| 保護構造         |      | IP 67, (適合コネクタ差込み時) |

### 機械的仕様

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 重量 | [g] | 576.5 |
| 材質 |     | PBT   |

### 備考

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 梱包数 |  | 1 個 |
|-----|--|-----|

# E12566



## AMPコネクタケーブル


ADOGX060--A005E06

### 電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC),  $4 \times 2.5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$

### 電気接続 - ソケット

#### 接続

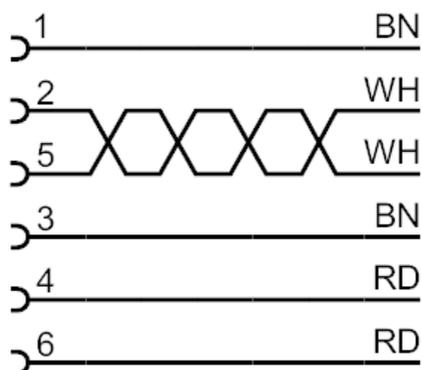

芯線色：  
BN = 茶  
RD = 赤  
WH = 白

コネクタ式: 1 x AMPコネクタ, ストレート, コンタクト: ニッケルメッキ