


E12569



取付プレート
ADAPTER 80X30X10

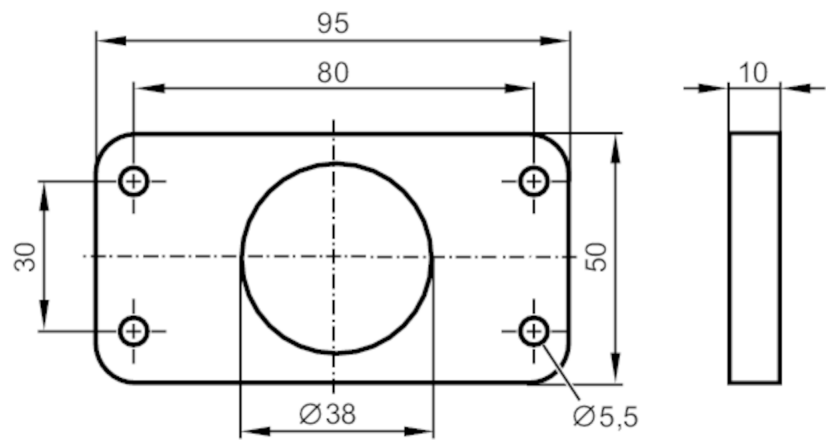

アプリケーション		
仕様		適合形状 MVQ
機械的仕様		
重量	[g]	71.6
外形寸法	[mm]	10 x 95 x 50
取付けブラケット用穴間隔設定器具		80 x 30 mm
バルブドライブの軸高さ		30 mm
シャフト径	[mm]	< 38
材質		POM 黒
備考		
梱包数		1 個