


E12573



取付プレート
ADAPTER 130X30X10

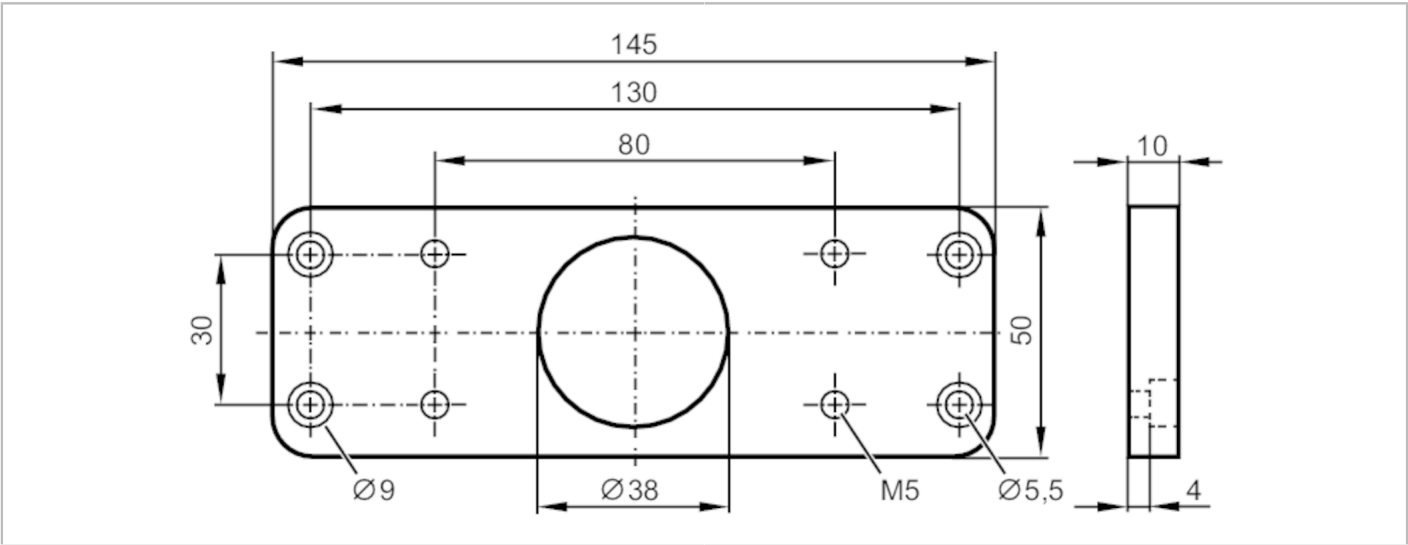

アプリケーション	
仕様	適合形状 MVQ
機械的仕様	
重量	[g] 99.9
外形寸法	[mm] 10 x 145 x 50
取付けブラケット用穴間隔設定器具	130 x 30 mm
バルブドライブの軸高さ	30 mm
シャフト径	[mm] < 38
材質	POM 黒
備考	
梱包数	1 個