


E12584



タンパープルーフ(盗難防止)ねじ

10x One way screw M4x20

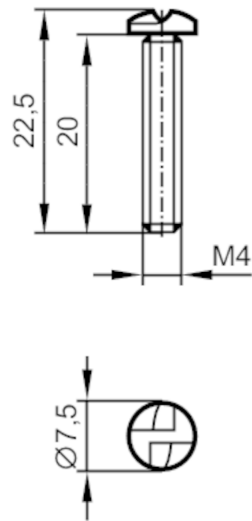

アプリケーション

アプリケーション

安全アプリケーション用

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~80

機械的仕様

重量

[g]

29

外形寸法

[mm]

M4

ねじ規格

M4

材質

ねじ: ステンレス

締付トルク

[Nm]

0.8~2

備考

梱包数

10 個