


E12590



手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10

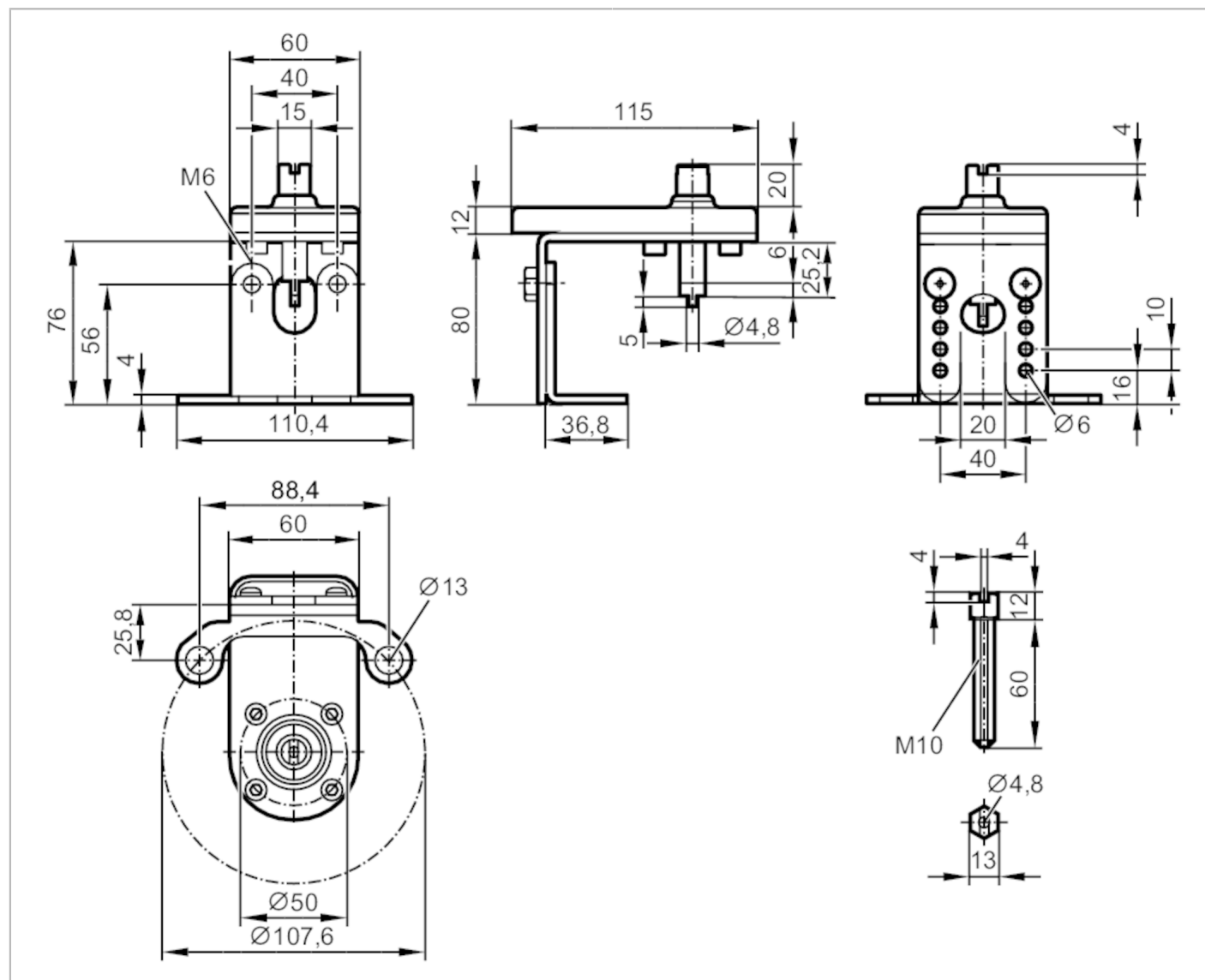

アプリケーション		
仕様		適合形状 IND, INE
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30~80
機械的仕様		
重量	[g]	592.5
上部フランジ径	[mm]	125
ISO 上部フランジタイプ		F12
延長シャフト		M10
材質		取付プレート: 樹脂外装, 金属部: ステンレス 1.4301 (SUS304)
備考		
梱包数		1 個