


# E12598



## カバーキャップ

Protective cap male M12 V4A 4pcs.

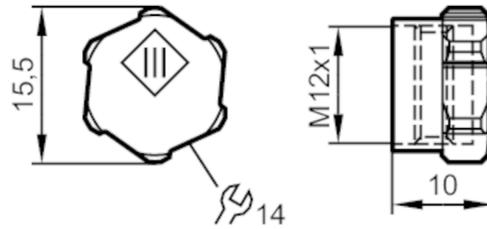

### アプリケーション

仕様	ハイジエニックおよびウエットエリア用 食品産業向け
取付	保護クラスIII機器専用

### 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K

### 機械的仕様

重量	[g]	21.5
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		カバーキャップ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM
締付トルク	[Nm]	0.6~1.2, (接続する機器の最大値にご注意ください。)

### 備考

梱包数	4 個
-----	-----