


E12614

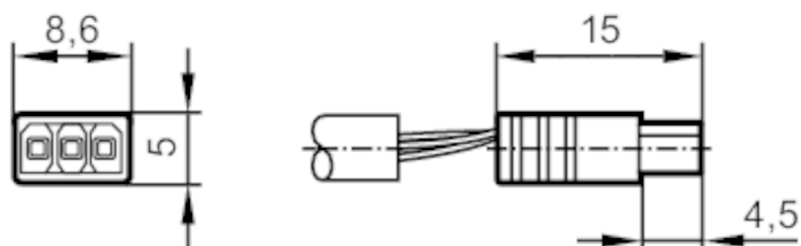

コネクタ(ソケット)

Fuse/I/O-Link/Cable/2m



CE

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC < 50

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~90

機械的仕様

重量

[g]

62.1

材質

真鍮 ニッケルメッキ, 外装: TPU

備考

梱包数

1 個

E12614



コネクタ(ソケット)

Fuse/I/O-Link/Cable/2m

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm²

電気接続

接続

