


# E12647



コネクタ(ソケット)

ADOAX050MSS0005H05

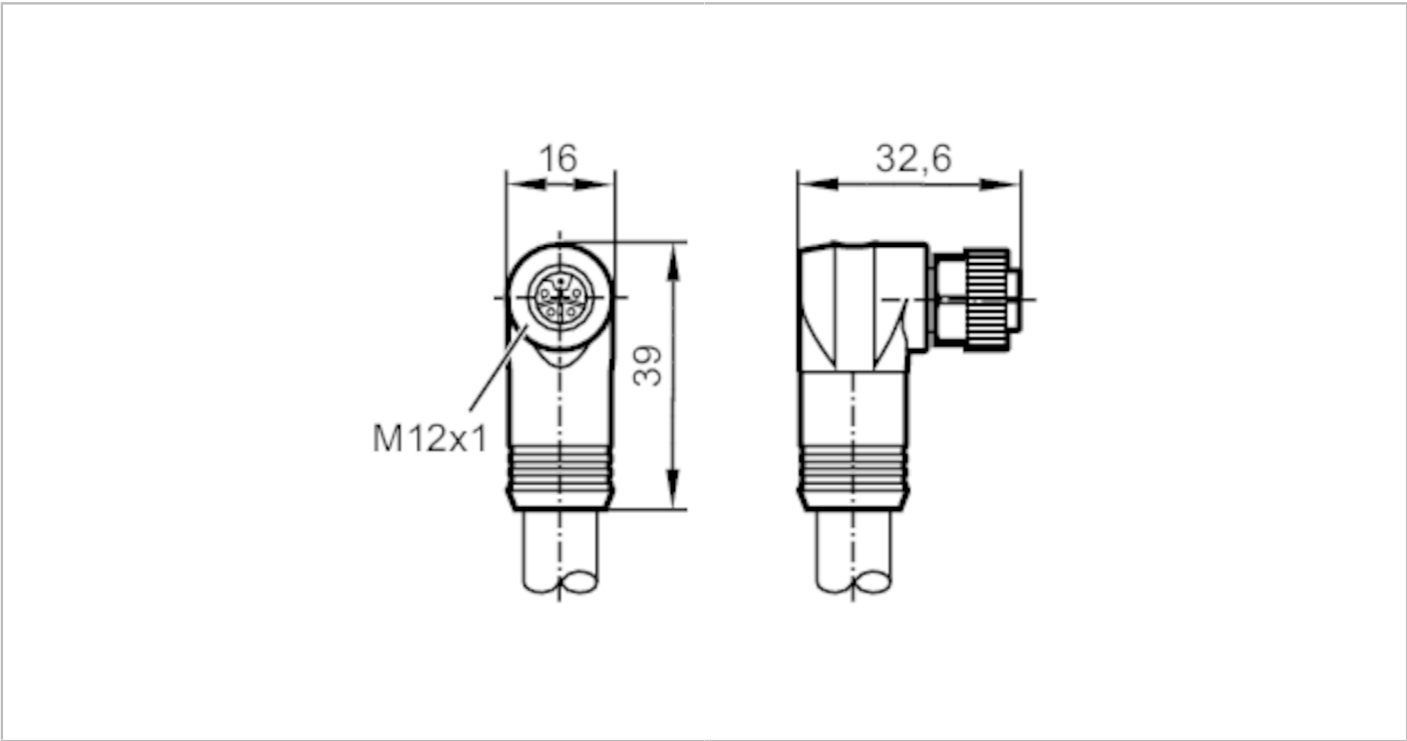

| アプリケーション    |      |                |
|-------------|------|----------------|
| 特長          |      | 金メッキ接点         |
| 仕様          |      | 電源ケーブル, Lコード   |
| 電氣的仕様       |      |                |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | DC 63          |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 16             |
| 使用環境条件      |      |                |
| 使用周囲温度      | [°C] | -40~90         |
| 保護構造        |      | IP 67          |
| 機械的仕様       |      |                |
| 重量          | [g]  | 1111.6         |
| 外形寸法        | [mm] | 39 x 16 x 38.1 |
| 材質          |      | PP (ポリプロピレン)   |
| 外装材質        |      | TPE            |
| ロックリング材質    |      | 真鍮, ニッケルメッキ    |
| 備考          |      |                |
| 梱包数         |      | 1 個            |

# E12647



コネクタ(ソケット)

ADOAX050MSS0005H05

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 11.3 mm, 5 x 2.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |