


E12650



コネクタ(ソケット)

ADOAX050MSS0050H05

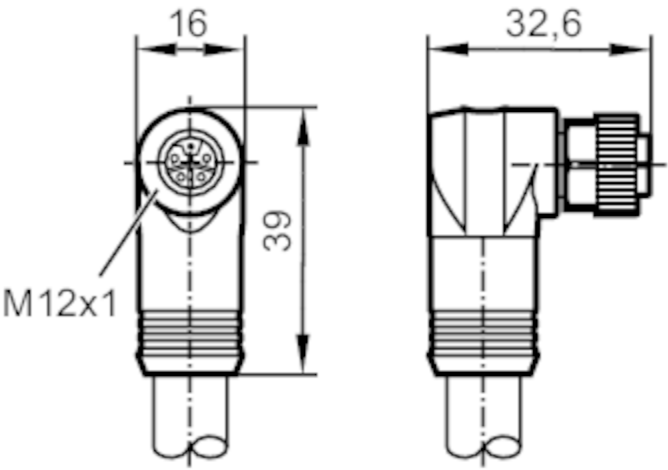

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
仕様		電源ケーブル、Lコード
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 63
最大負荷電流 (合計)	[A]	16
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	10609
外形寸法	[mm]	39 x 16 x 38.1
材質		PP (ポリプロピレン)
外装材質		TPE
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12650



コネクタ(ソケット)

ADOAX050MSS0050H05

電気接続

ケーブル: 50 m, PUR, 黒, Ø 11.3 mm, 5 x 2.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY