


E12674



L型取付けプレート

VALVE BRACKET 20-40MM

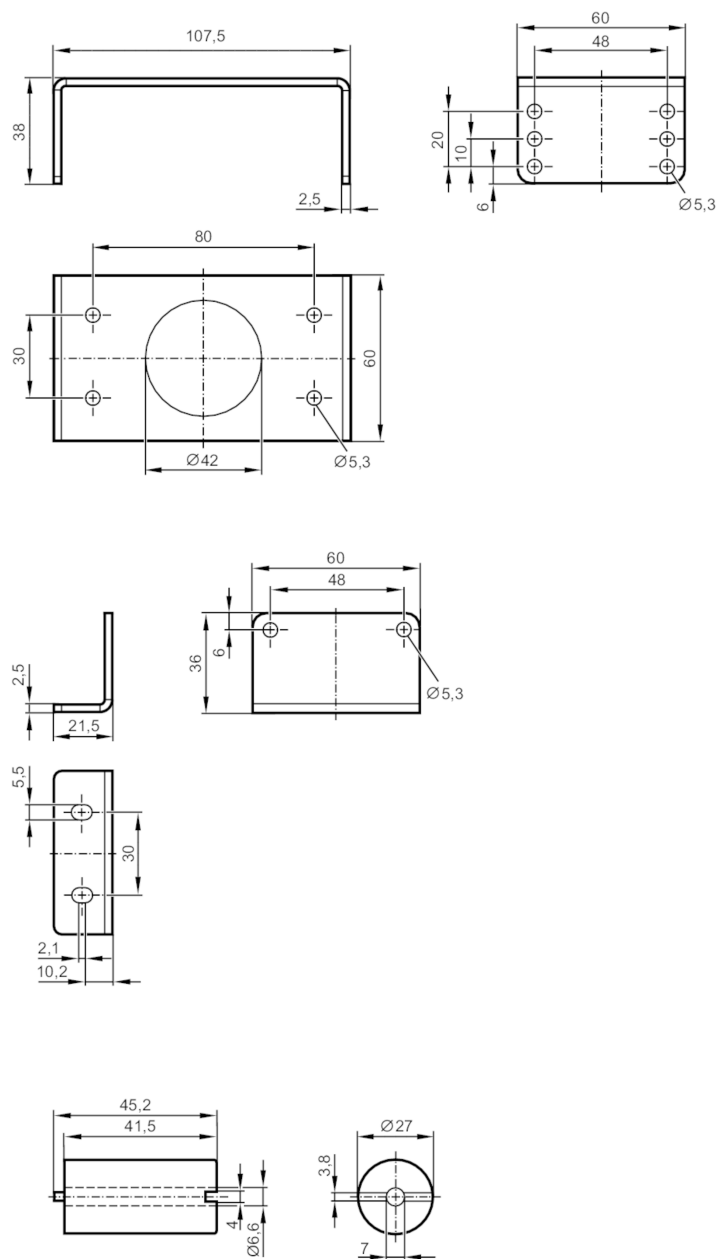

アプリケーション

仕様

空圧式アクチュエータへの機械式インターフェース用 VDI / VDE 3845

機械的仕様

重量

[g]

471.5

取付けブラケット用穴間隔設定器具

80 x 30 / 130 x 30 mm

バルブドライブの軸高さ

20 / 30 / 40 mm

シャフト径

[mm]

> 38

材質

L型取付けプレート: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 軸アダプタ: アルミニウム

アクセサリ

付属品

ソケットキャップねじ: 1 x M6 x 60, ステンレス

六角穴付きボルト: 8 x M5 x 8, ステンレス

六角ナット: 8 x M5, ステンレス

E12674



L型取付けプレート

VALVE BRACKET 20-40MM

備考

梱包数

1 個