


E12724



バルブアクチュエータ用ターゲットパック

PUCK 65MM BASIC

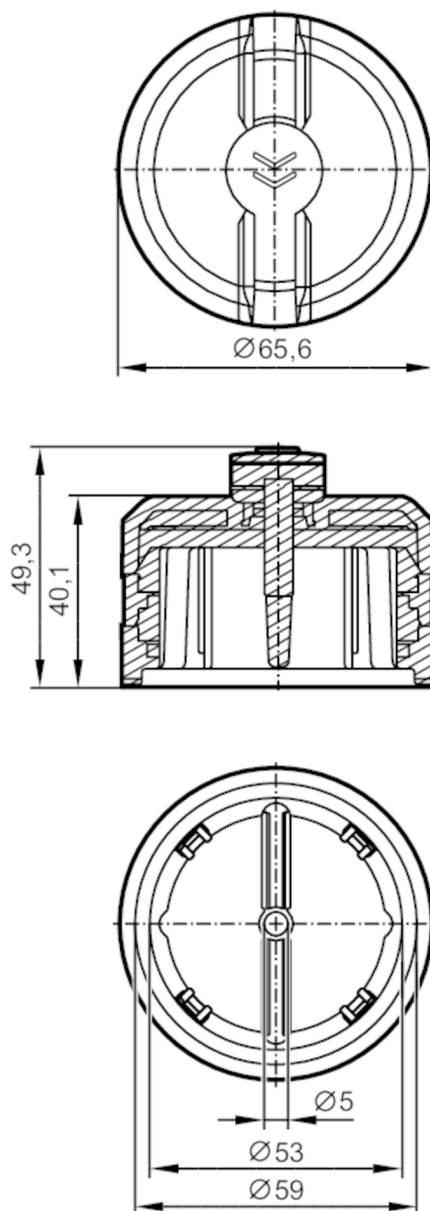

アプリケーション

仕様

空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械的仕様

重量	[g]	79.8
ターゲットパック径	[mm]	65.6
ホール間隔	[mm]	80
バルブドライブ軸長	[mm]	30
材質	ターゲットパック: PA 6 黒, 金属部: ステンレス, ポジションインジケータ: PA 6 黄色	
締付トルク	[Nm]	2.5~3

アクセサリ

付属品

丸ねじ: 1 x M6 x 25, ステンレス EN ISO 7380-2:2011

E12724



バルブアクチュエータ用ターゲットパック
PUCK 65MM BASIC

備考	
梱包数	1 個