


E12772



コネクタ(ソケット)
ADOGB050ZDS0002B05

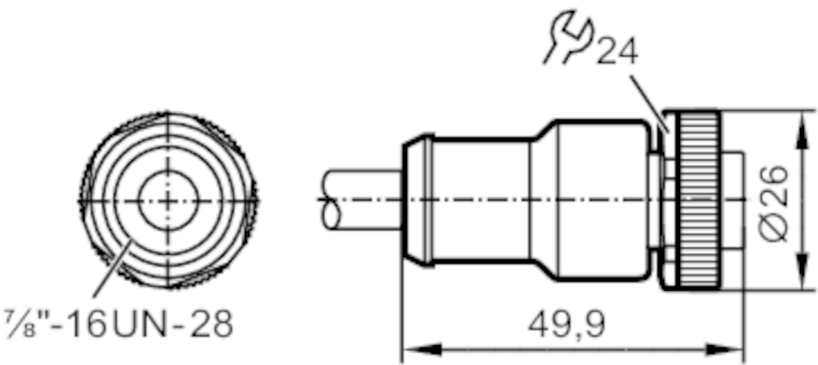

アプリケーション		
特長	金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 400
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	187.7
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 49.9
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 7.5xケーブル径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
備考		
梱包数	1 個	

E12772



コネクタ(ソケット)


ADOGB050ZDS0002B05

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 黒, Ø 7.3 mm, 5 x 0.75 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

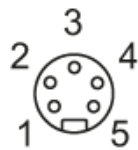

接続

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH