


E12778



T型分岐コネクタ


ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

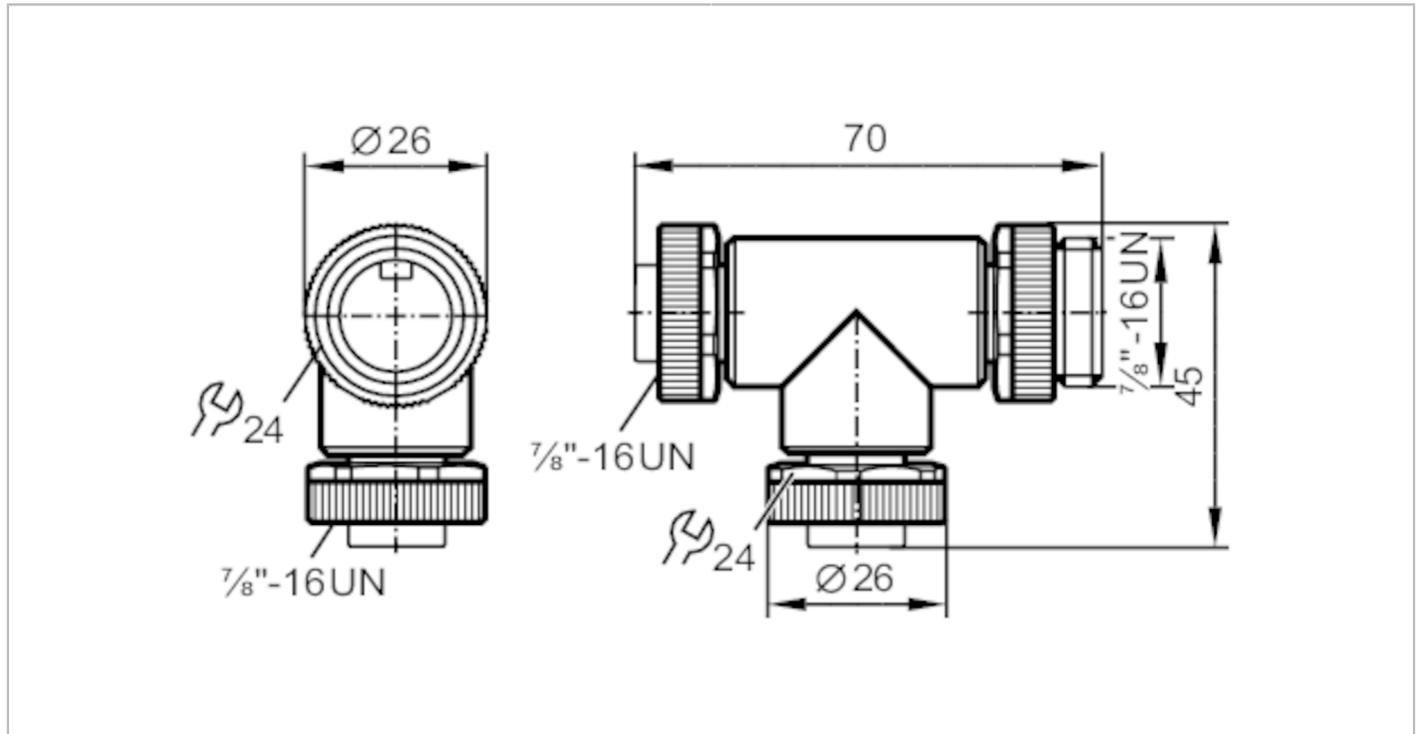

アプリケーション	
特長	金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 400
保護クラス	II
最大負荷電流 (合計) [A]	8
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-30~85
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量 [g]	102.65
ロッキング材質	亜鉛ダイキャスト
備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ A

コネクタ式: 7/8", 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

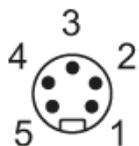

E12778



T型分岐コネクタ


ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

電気接続

接続

電気接続 - ソケット B

コネクタ式: 7/8", 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

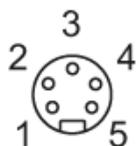

電気接続 - ソケット C

コネクタ式: 7/8", 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ

