


E12008



コネクタ(ソケット)
ADOGH050MSS0030C05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC561
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

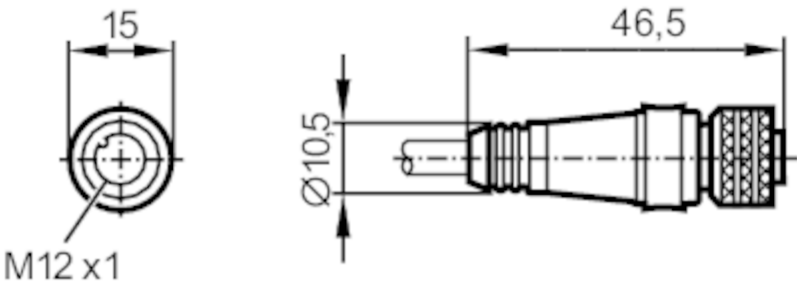

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	1286.4
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12008



コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSS0030C05

電気接続


ケーブル: 30 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.5 mm, シールド, 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm, シールドをコネクタに接続. 遮蔽部未接続



接続

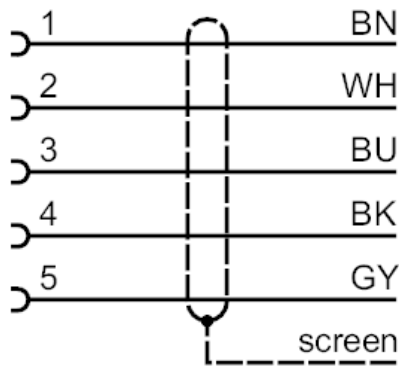

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰
WH = 白