


E12063



中間ケーブルバルブプラグ付き

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

廃止品 - 参考資料

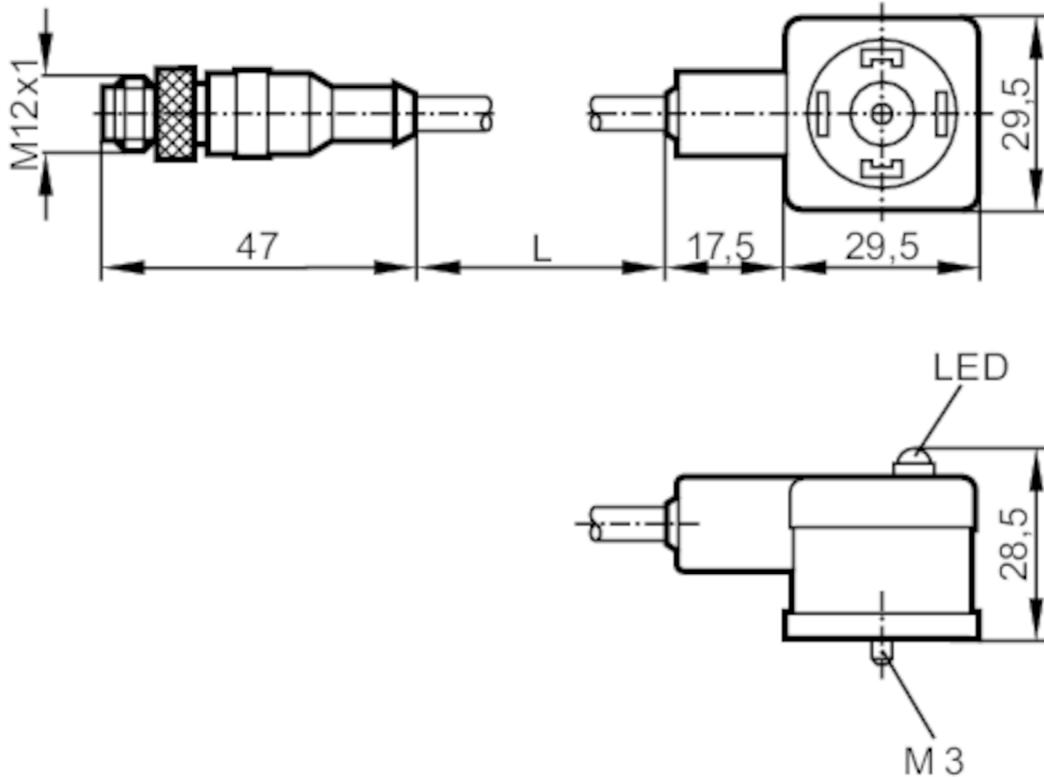

アプリケーション		
特長	シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 24
過電圧保護	還流ダイオード	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造	IP 67	
機械的仕様		
重量	[g]	44
材質	TPU	
外装材質	TPU	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	ねじ ラベル	

E12063



中間ケーブルバルブプラグ付き

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

 
備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続

ケーブル: 6 m, PUR / PVC, ハロゲンフリー, 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

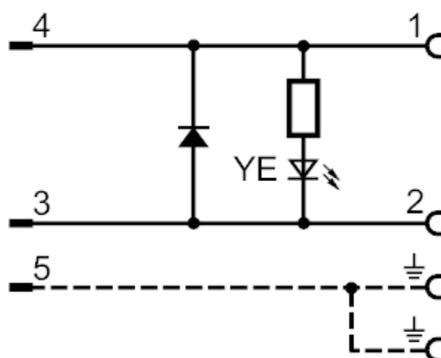

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 真鍮, ニッケルメッキ

