


E12071

スプリッタボックス

ZDO8H05HMSS0020B19



廃止品 - 参考資料

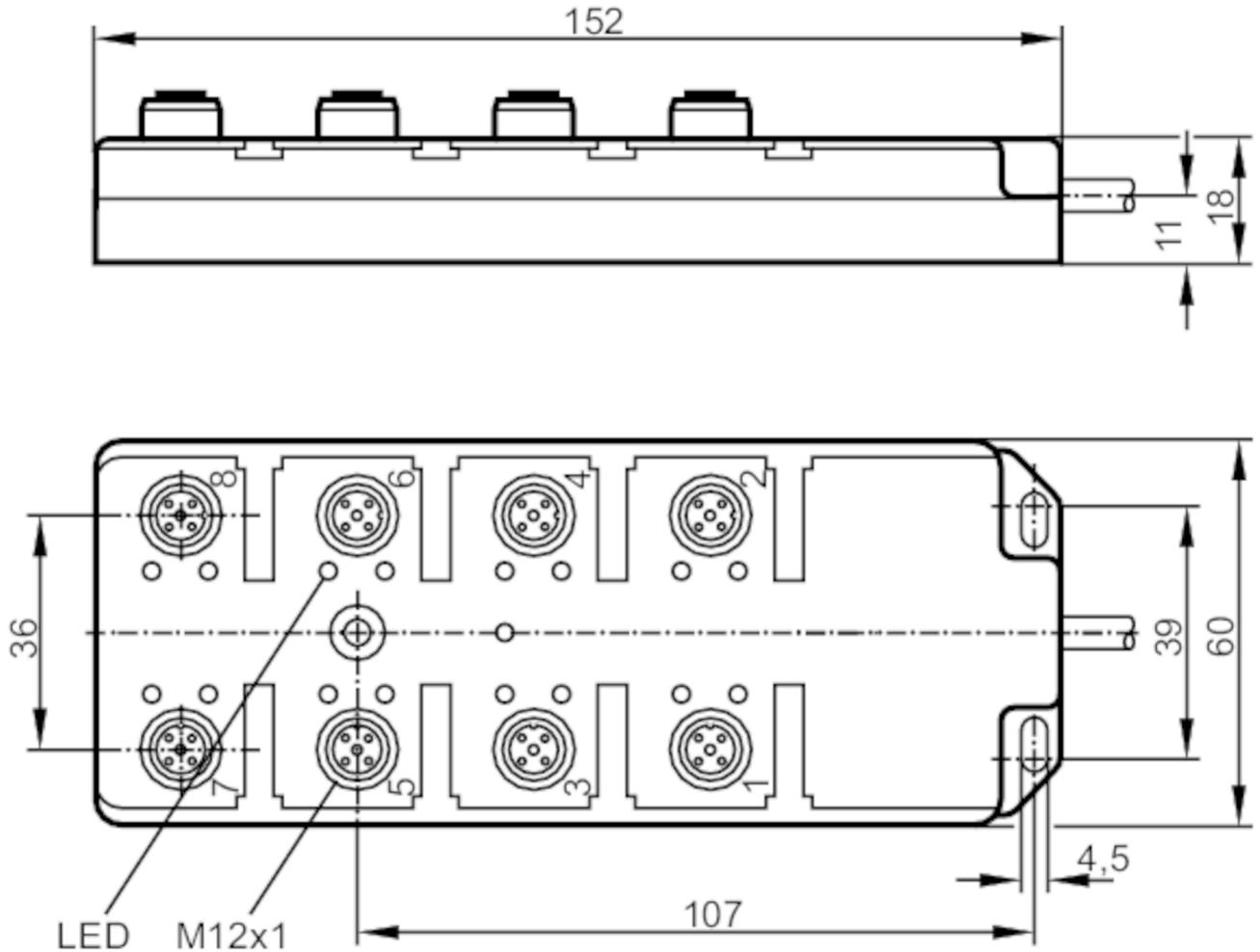

アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

出力

電氣仕様

PNP

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15~80

保護構造

IP 67

E12071



スプリッタボックス

ZDO8H05HMSS0020B19


機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	16 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 20 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 11.6 mm, 16 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		

電気接続 - スロット		
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm		

 


E12071



スプリッタボックス

ZDO8H05HMSS0020B19

接続

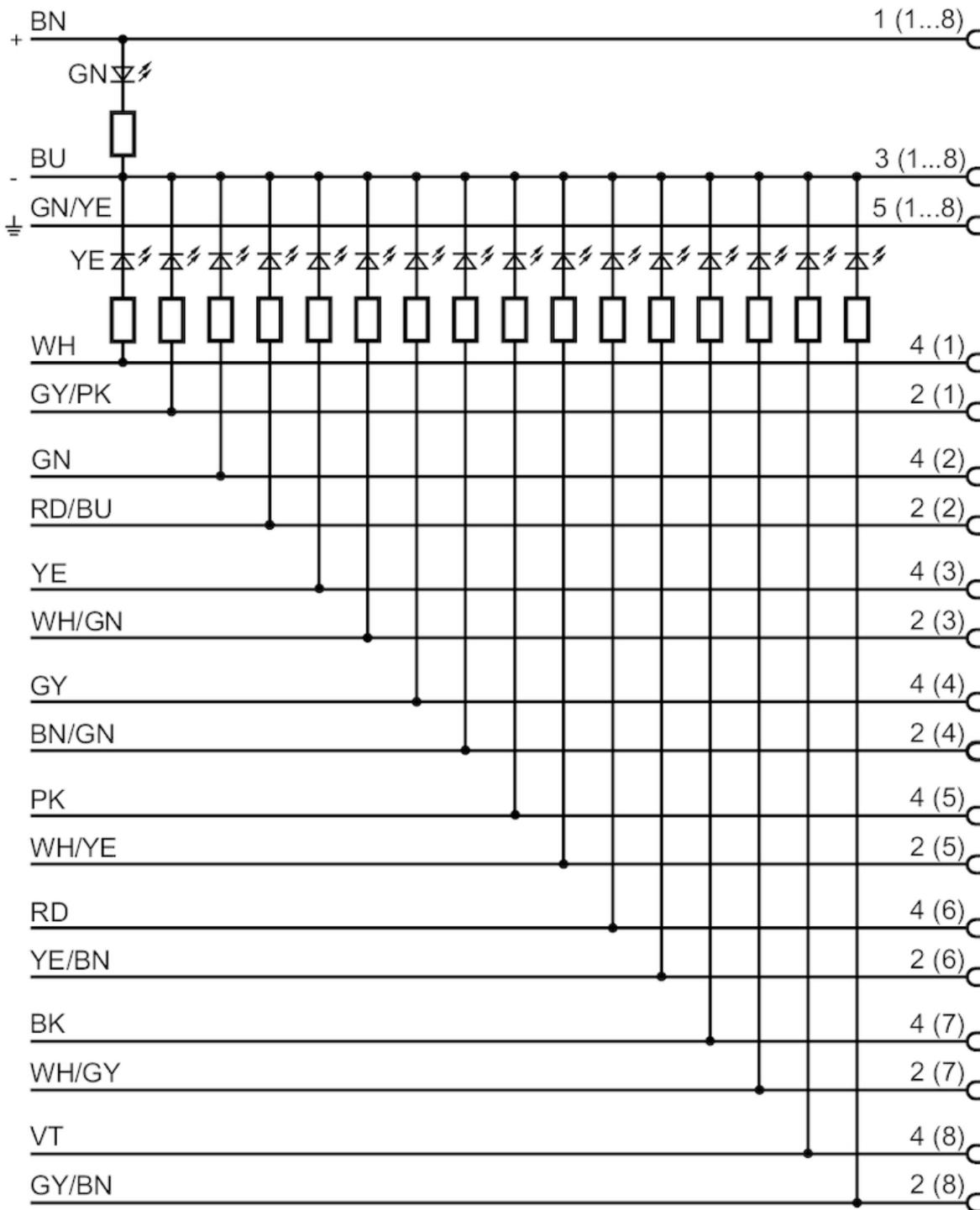

- 芯線色：
- BK = 黒
 - BN = 茶
 - BU = 青
 - GN = 緑
 - GY = 灰
 - PK = 桃
 - RD = 赤
 - VT = 紫
 - WH = 白
 - YE = 黄色

E12071

スプリッタボックス
ZDO8H05HMSS0020B19

