

E12074




コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSS0010K05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC546

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

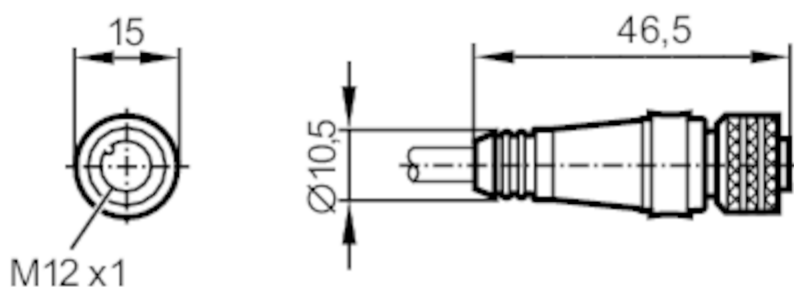

アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	439.4
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 15 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 8 x ケーブル直径(1回のみ)

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E12074



コネクタ(ソケット)


ADOGH050MSS0010K05

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, シールド, 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.0~1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

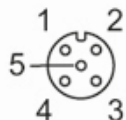

接続

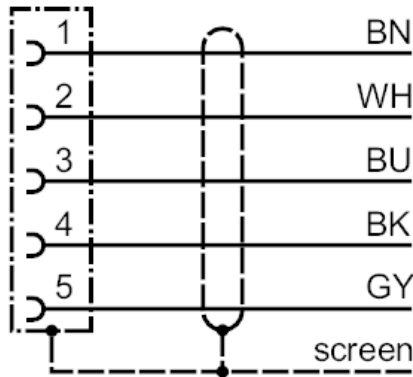

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰
WH = 白