


E12215



コネクタ(プラグ)

ASTGA050MSS0006C04

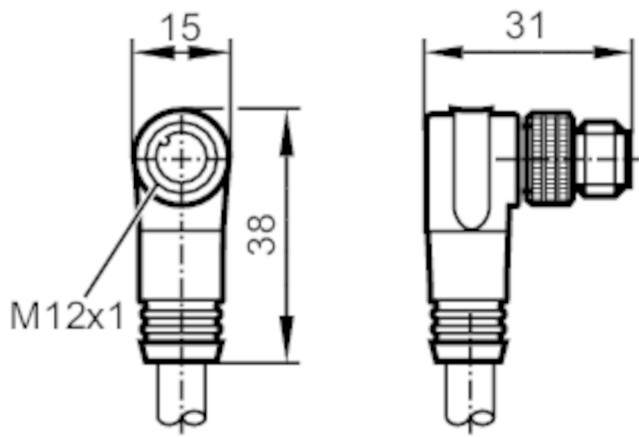

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	378.8
外形寸法	[mm]	38 x 15 x 31
材質		外装: TPU 黒
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
備考		M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
梱包数		1 個

E12215



コネクタ(プラグ)


ASTGA050MSS0006C04

電気接続


ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), ハロゲンフリー, 紫, Ø 6.7 mm, シールド, 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続

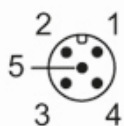

接続

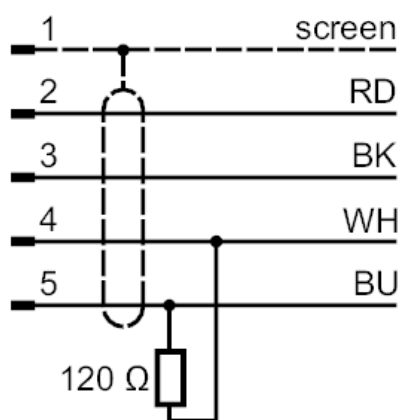

芯線色 :
BK = 黒
BU = 青
RD = 赤
WH = 白
screen = シールド