


E12226



Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

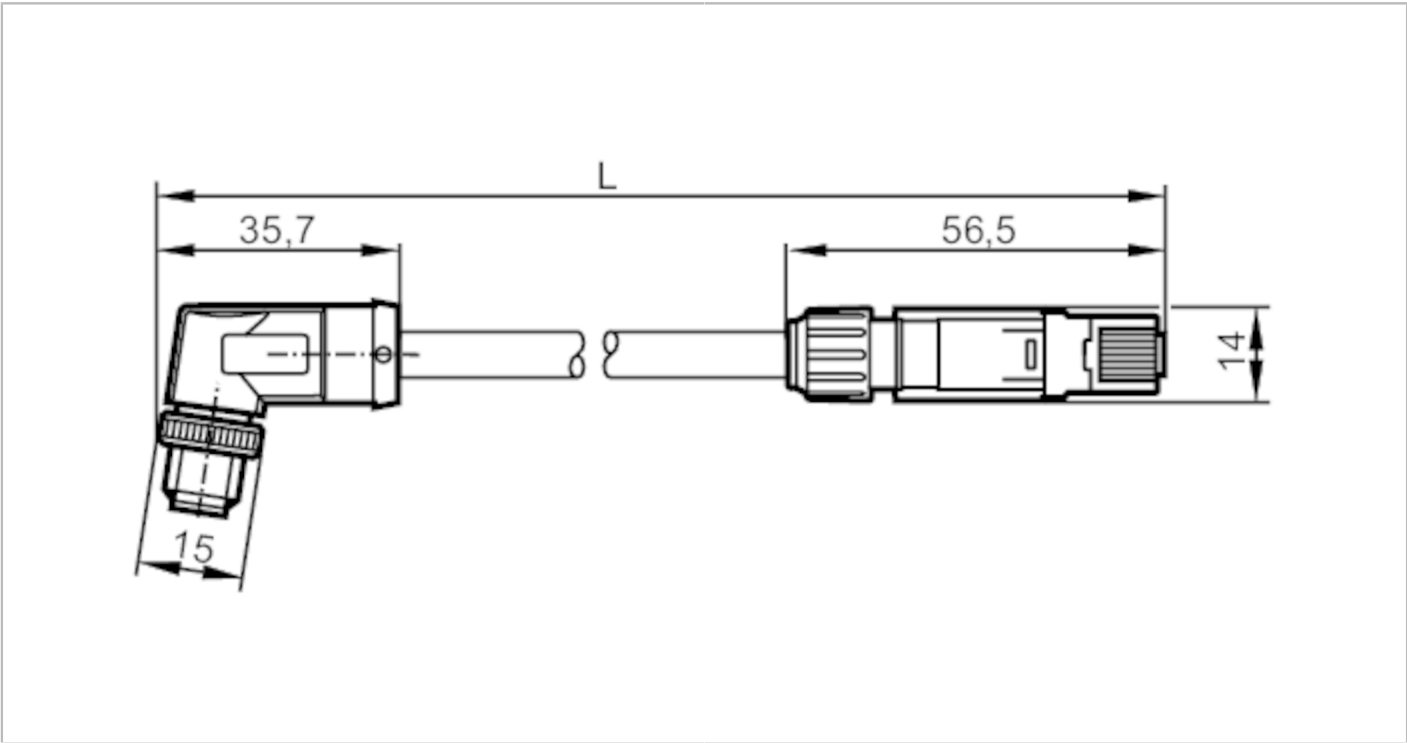

アプリケーション		
特長		金メッキ接点, シールドケーブル
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション		クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67, IP 42, (M12 プラグ / RJ45 プラグ)
機械的仕様		
重量	[g]	167.2
材質		PUR / PC
外装材質		PUR / PC
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個



Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

電気接続 - プラグ M12


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.2 mm, シールド, 4 x 0.38 mm²

接続

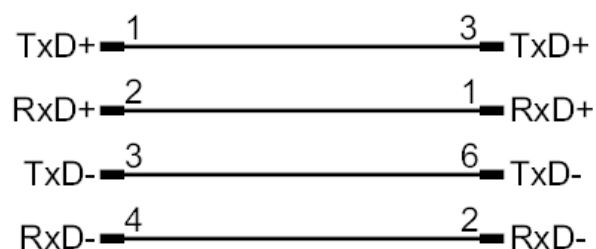

電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC

