


E12228



コネクタ(ソケット)
ADOAH040VAS0010G04

廃止品 - 参考資料

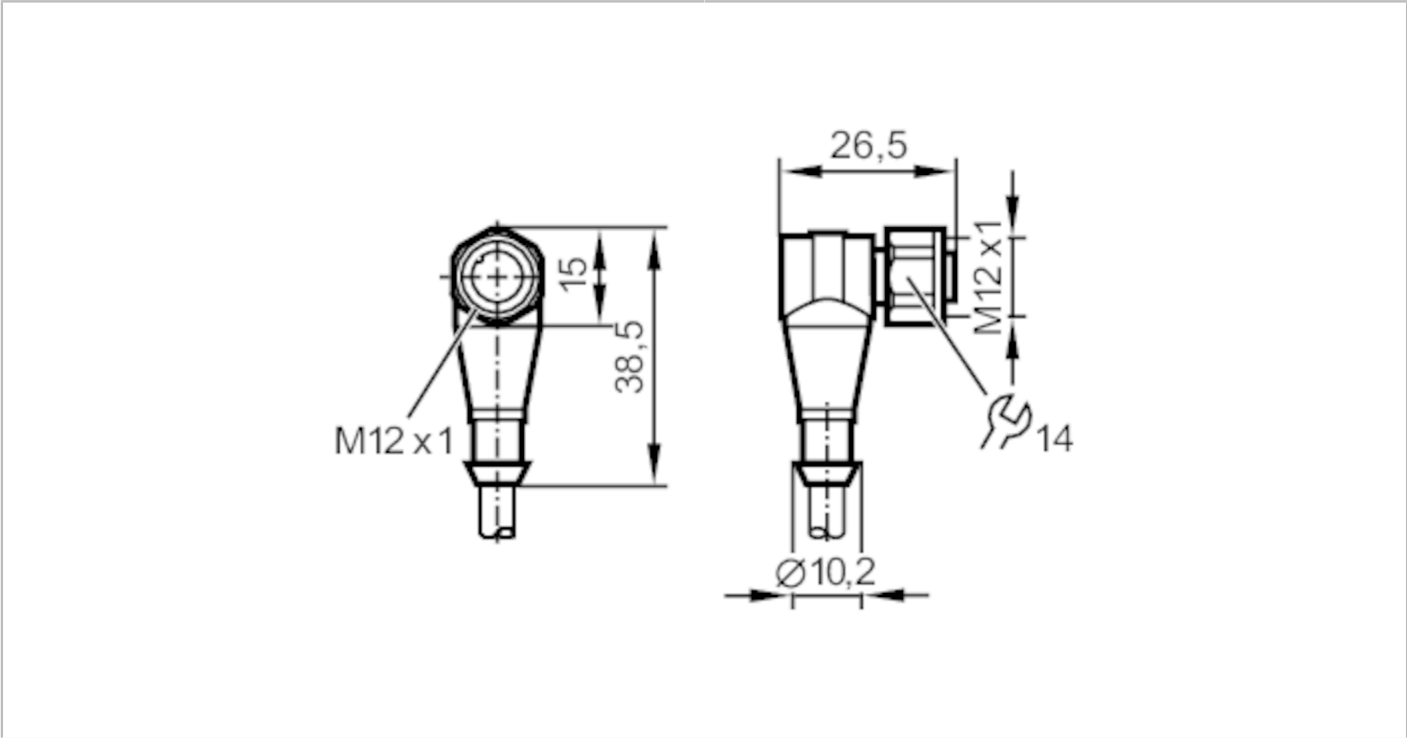

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	506.4
外形寸法	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロッキング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E12228



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0010G04

電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L),
コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白