


E12229



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0020G04

廃止品 - 参考資料

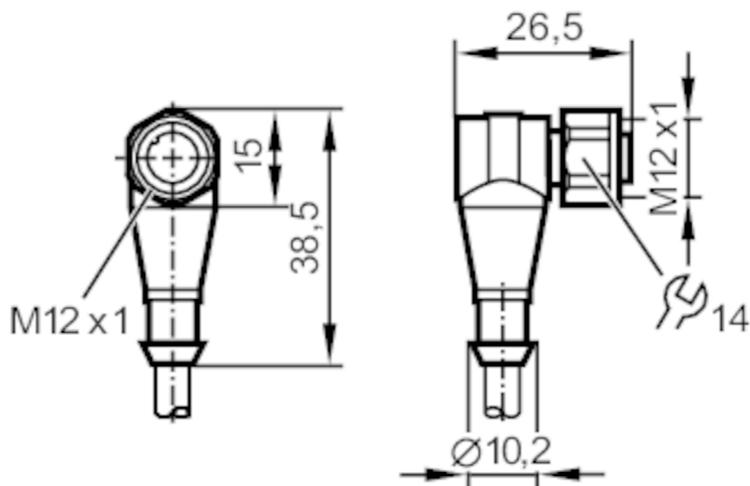

アプリケーション

特長

シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC < 50 / DC < 60

保護クラス

III

最大負荷電流 (合計)

[A]

4

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~100

保護構造

IP 67

機械的仕様

重量

[g]

1046.6

外形寸法

[mm]

26.5 x 15 x 38.5

材質

塩化ビニール (PVC)

外装材質

塩化ビニール (PVC)

ロックリング材質

ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数

1 個

E12229



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0020G04

電気接続


ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, \varnothing 5.3 mm, シールド, $4 \times 0.34 \text{ mm}^2$ ($42 \times \varnothing 0.1 \text{ mm}$)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L),
コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続

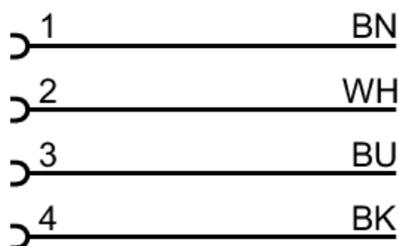

芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白