


E12266



プラグ 芯線接続可能

SSTGH040MSSFKPG

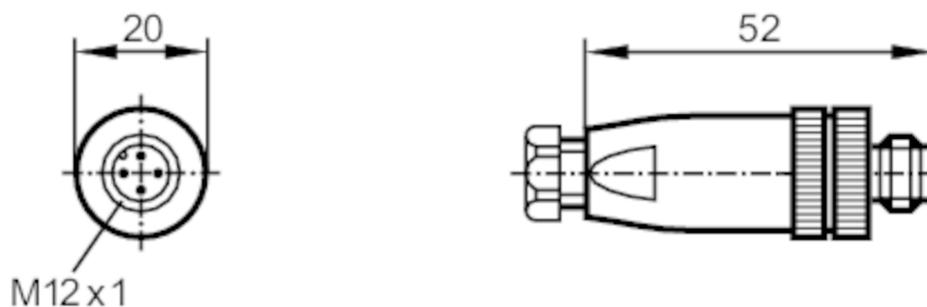

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	24.9
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

E12266



プラグ 芯線接続可能

SSTGH040MSSFKPG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 2.5 \sim 3.5 \text{ mm}$

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

