


E12282



コネクタ(ソケット)  
ADOAA030MSS0002H03

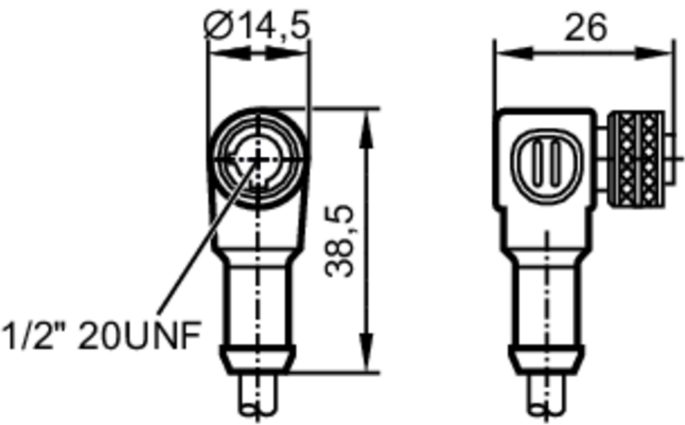

| アプリケーション |                 |                                     |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 特長       | ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性 |                                     |
| 電氣的仕様    |                 |                                     |
| 使用電源電圧範囲 | [V]             | AC < 250 / DC < 300                 |
| 使用環境条件   |                 |                                     |
| 使用周囲温度   | [°C]            | -25～90                              |
| 保護構造     |                 | IP 67                               |
| 機械的仕様    |                 |                                     |
| 重量       | [g]             | 89.8                                |
| 外形寸法     | [mm]            | 26 x 14.5 x 38.5                    |
| 材質       |                 | TPU 黒                               |
| 外装材質     |                 | TPU                                 |
| ロッキング材質  |                 | 真鍮, ニッケルメッキ                         |
| 耐摺動屈曲性   |                 | 有                                   |
| 耐摺動屈曲性   | 曲げ半径            | 最小 10 x ケーブル直径                      |
|          | 移動速度            | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s² |
|          | 曲げサイクル          | > 2 Mio.                            |
|          | 耐捻回性            | ± 180 °/m                           |
| 備考       |                 |                                     |
| 梱包数      |                 | 1 個                                 |

E12282



コネクタ(ソケット)

 
ADOAA030MSS0002H03

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

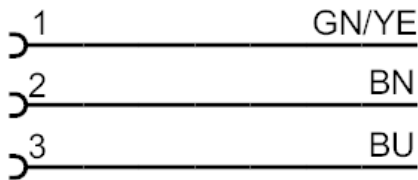

BN = 茶  
BU = 青  
GN/YE = 緑 / 黄