


E12287



プラグ 芯線接続可能
SSTA H040 MSSF KSG

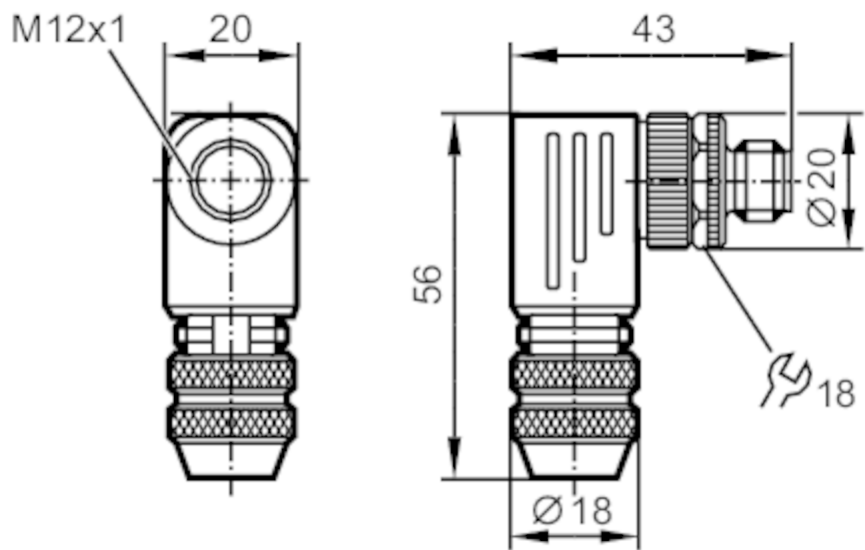

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	66.5
外形寸法	[mm]	42 x 20 x 54
材質		亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ
外装材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12287



プラグ 芯線接続可能
SSTA040MSSFKSG

電気接続

ネジ端子: ~0.75 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: シールド可能



接続

