


E12289



プラグ 芯線接続可能
SSTGN040ZDSFKSG

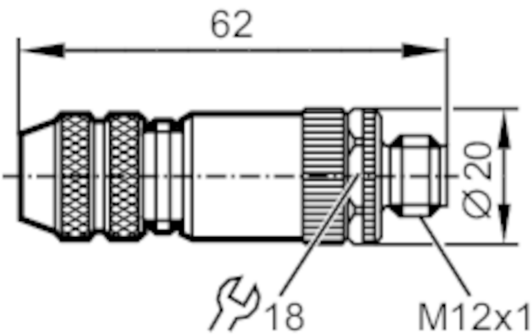

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	44.6
外形寸法	[mm]	20.2 x 20.2 x 63
材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
外装材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12289



プラグ 芯線接続可能

SSTGN040ZDSFKSG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75\text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6\sim 8\text{ mm}$, AWG 18

電気接続 - プラグ

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: シールド可能



接続

