


E12291



ダンピング用マグネット

MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS

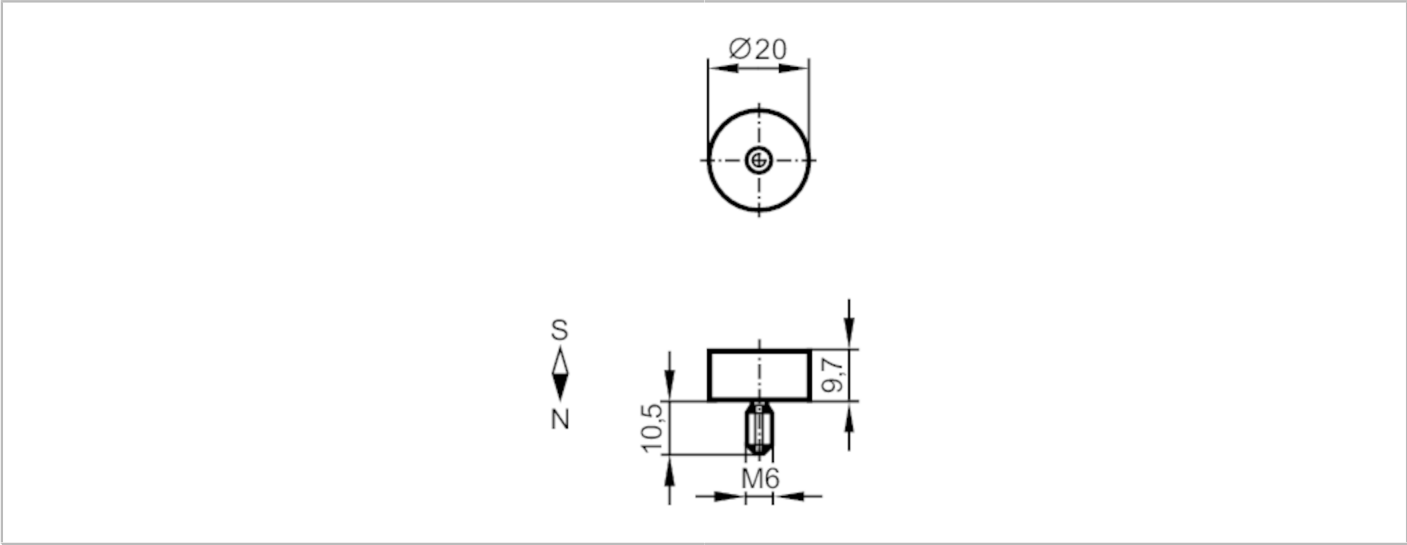

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～250
機械的仕様		
重量	[g]	22.7
外形寸法	[mm]	Ø 20
材質		ハードフェライト HF 26/22, ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
磁束密度	[mT]	70
備考		
梱包数		1 個