


E12315



PROFIBUS-DP用終端抵抗器

ProfiBus Terminat. Resistor

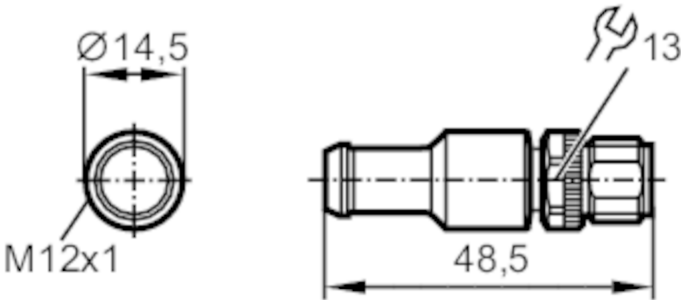

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (〜40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	9.9
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12315



PROFIBUS-DP用終端抵抗器

ProfiBus Terminat. Resistor

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm



接続

