


E12330



Y型分岐コネクタ

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

廃止品 - 参考資料

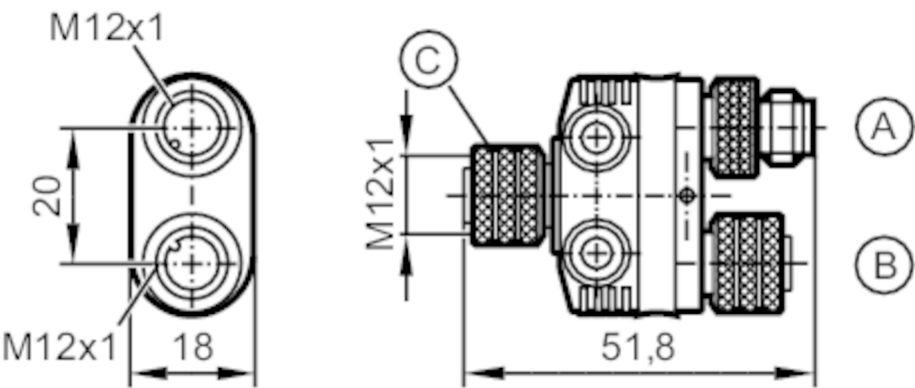

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	29.6
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

Y型分岐コネクタ

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

電気接続

接続

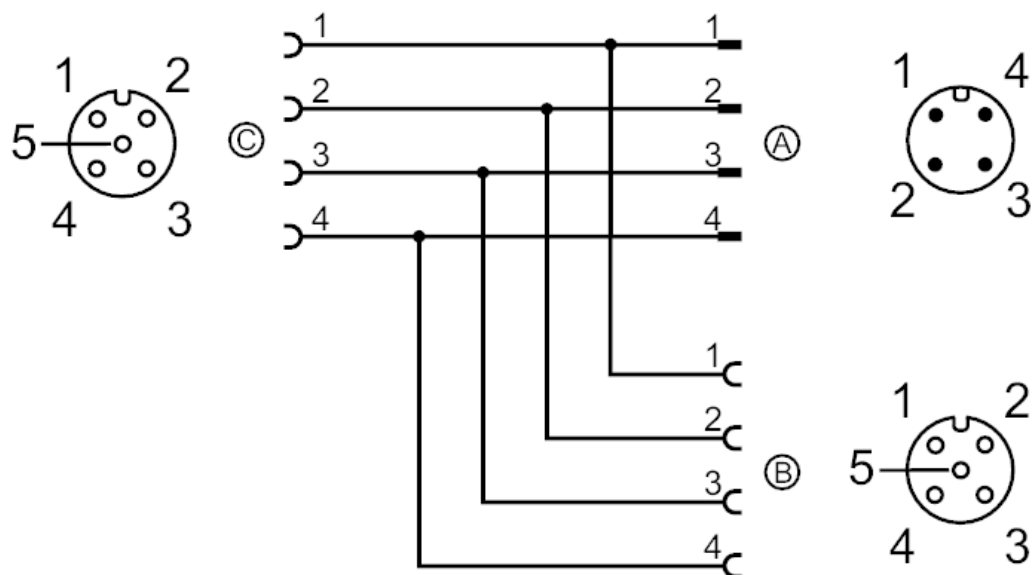

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ