


# E12339



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0005C04

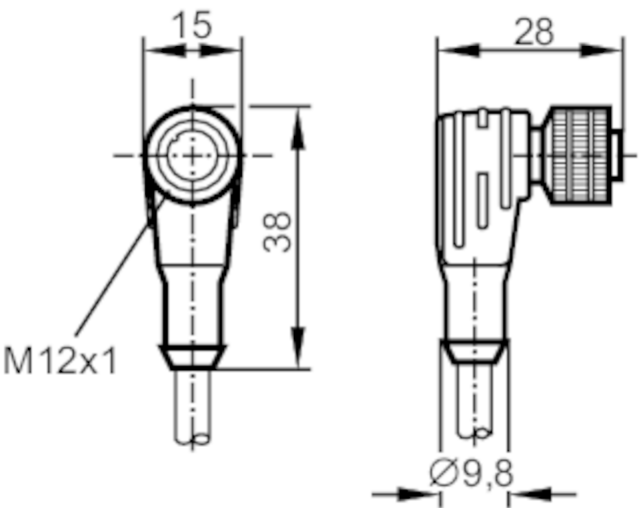

| アプリケーション     |                                            |                   |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 特長           | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |                   |
| シリコンフリー      | 有                                          |                   |
| 電氣的仕様        |                                            |                   |
| 使用電源電圧範囲     | [V]                                        | AC < 50 / DC < 60 |
| 保護クラス        |                                            | III               |
| 最大負荷電流 (合計)  | [A]                                        | 4                 |
| 使用環境条件       |                                            |                   |
| 使用周囲温度       | [°C]                                       | -25~85            |
| 使用周囲温度に関する注意 |                                            | 21日: -25...120 °C |
| 保護構造         |                                            | IP 67             |
| 機械的仕様        |                                            |                   |
| 重量           | [g]                                        | 271               |
| 外形寸法         | [mm]                                       | 28 x 15 x 38      |
| 材質           |                                            | TPU               |
| 外装材質         |                                            | TPU               |
| ロックリング材質     |                                            | 亜鉛ダイキャスト          |
| 耐摺動屈曲性       |                                            | 有                 |
| 耐摺動屈曲性       | 曲げ半径                                       | 最小 10 x ケーブル直径    |
| 備考           |                                            |                   |
| 梱包数          | 1 個                                        |                   |

# E12339



## コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040MSS0005C04

### 電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 垂鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



### 接続

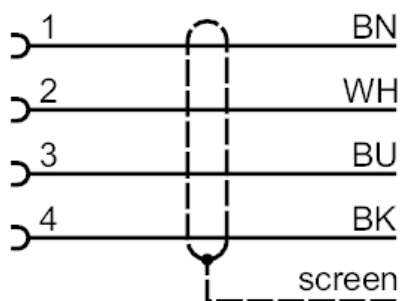

芯線色 :  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
WH = 白