


E12340



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0010C04

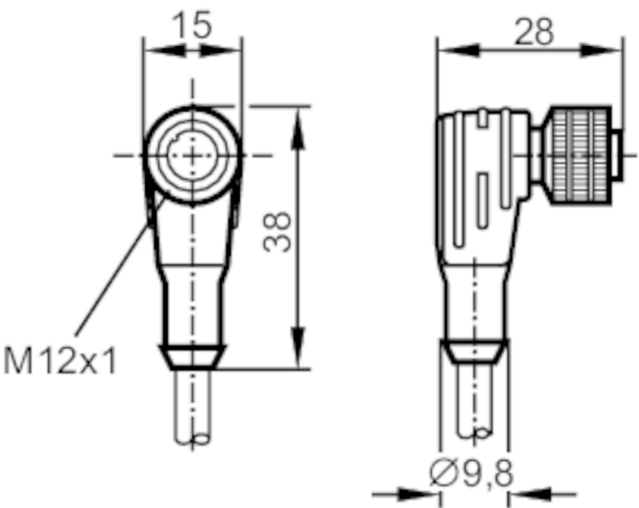

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
使用周囲温度に関する注意		21日: ...120
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	512.7
外形寸法	[mm]	28 x 15 x 38
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
備考		
梱包数	1 個	

E12340



コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040MSS0010C04

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 垂鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続

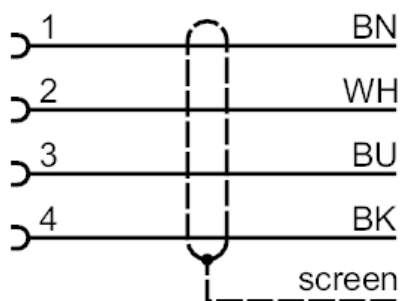

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白