

# E12351




コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0005K05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC548  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

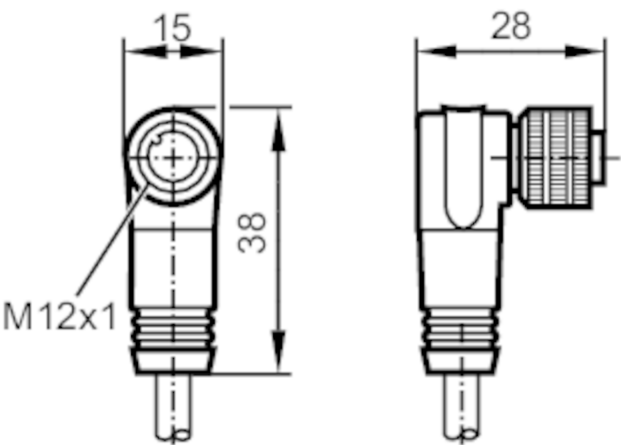

| アプリケーション    |                           |                   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 特長          | シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル |                   |
| シリコンフリー     | 有                         |                   |
| 電氣的仕様       |                           |                   |
| 使用電源電圧範囲    | [V]                       | AC < 30 / DC < 36 |
| 保護クラス       |                           | III               |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]                       | 4                 |
| 使用環境条件      |                           |                   |
| 使用周囲温度      | [°C]                      | -40～85            |
| 保護構造        |                           | IP 67             |
| 機械的仕様       |                           |                   |
| 重量          | [g]                       | 236               |
| 外形寸法        | [mm]                      | 28 x 15 x 38      |
| 材質          |                           | PUR               |
| 外装材質        |                           | PUR               |
| ロックリング材質    |                           | ステンレス             |
| 備考          |                           |                   |
| 梱包数         |                           | 1 個               |

# E12351



## コネクタ(ソケット)


ADOAH050MSS0005K05

### 電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 5.3 mm, シールド, 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.0~1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

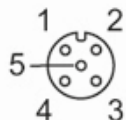

### 接続

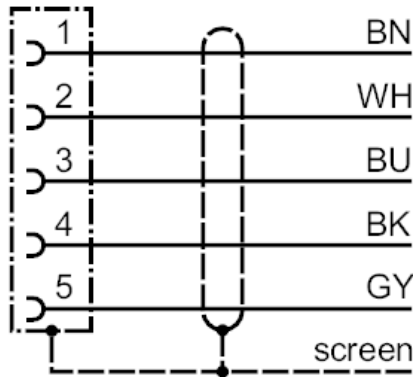

芯線色 :  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
GY = 灰  
WH = 白