


# E12352



コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0010K05

廃止品 - 参考資料

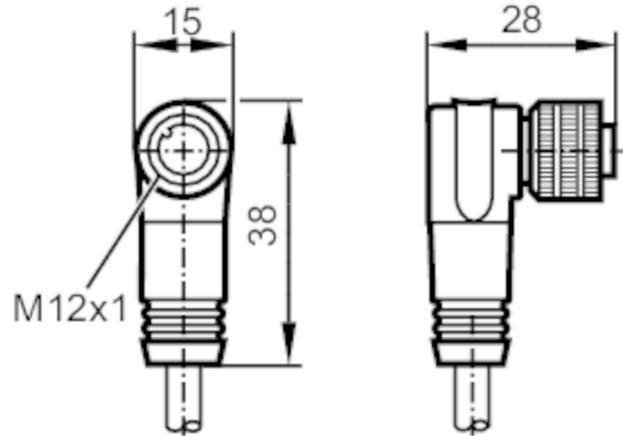

## アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー	有

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス	III
最大負荷電流 (合計) [A]	4

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 67

## 機械的仕様

重量 [g]	444.6
外形寸法 [mm]	28 x 15 x 38
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	ステンレス

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----

# E12352



コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0010K05

## 電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, 黒, Ø 5.3 mm, シールド, 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm)

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 1.0~1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



## 接続

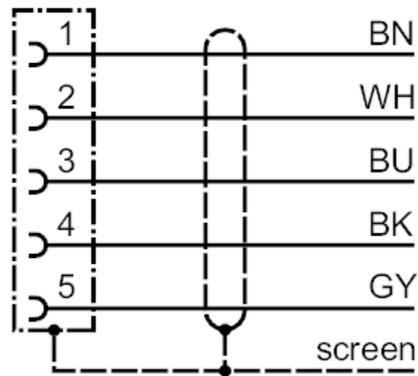

芯線色:  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
GY = 灰  
WH = 白