


E12354



ソケット 芯線接続可能
SDOGH040MSSFKSG

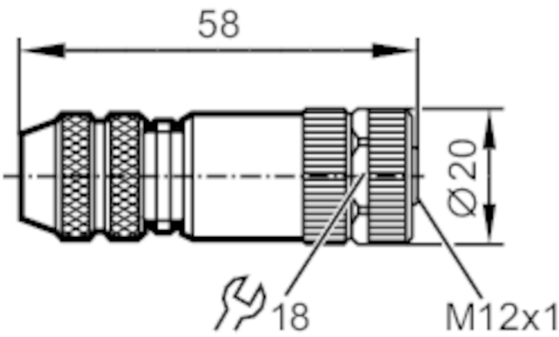

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
仕様		Ethernetケーブル, Dコード
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	46.7
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 58
材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
外装材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12354



ソケット 芯線接続可能

SDOGH040MSSFKSG

電気接続

ネジ端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6 \sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: シールド可能



接続

