


E12357



ソケット 芯線接続可能
SDOGF030MSSFKSG

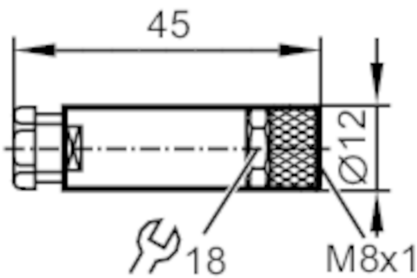

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	8.733
外形寸法	[mm]	12 x 12 x 45
材質		PBT, PA
外装材質		PBT / PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12357



ソケット 芯線接続可能

SDOGF030MSSFKSG

電気接続

ネジ端子: 0.14~0.5 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~5 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT / PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

