


E12358

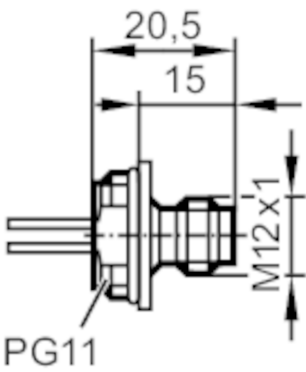

組付け用プラグ  
ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-リング



| 電氣的仕様                   |      |             |
|-------------------------|------|-------------|
| 使用電源電圧範囲                | [V]  | AC/DC < 250 |
| 最大負荷電流 (合計)             | [A]  | 4, (~40 °C) |
| 使用環境条件                  |      |             |
| 使用周囲温度                  | [°C] | -40~85      |
| 保護構造                    |      | IP 67       |
| 機械的仕様                   |      |             |
| 重量                      | [g]  | 9.66        |
| コネクタ、コネクタ径、ねじ径、<br>取付ねじ |      | PG 11       |
| 材質                      |      | PA 6.6      |
| 外装材質                    |      | PA 6.6      |
| 備考                      |      |             |
| 梱包数                     |      | 1 個         |

# E12358



## 組付け用プラグ

 
ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

### 電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6



### 接続

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色: |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| WH = | 白    |