


E12376



コネクタ(ソケット)

ADOGH080MSS0015H08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)

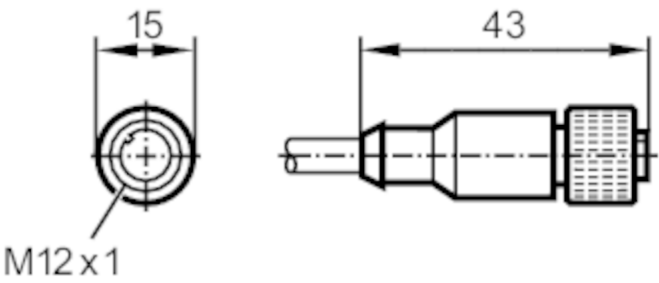

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25～80
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量	[g] 912.5
外形寸法	[mm] 15 x 15 x 43
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E12376



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0015H08

電気接続

ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.2 mm, 8 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

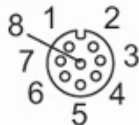

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
PK =	桃
OG =	オレンジ色
VT =	紫
WH =	白